




Flerfunksjonsskjerm for overvåking av omdreiningar, hastighet og tid

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

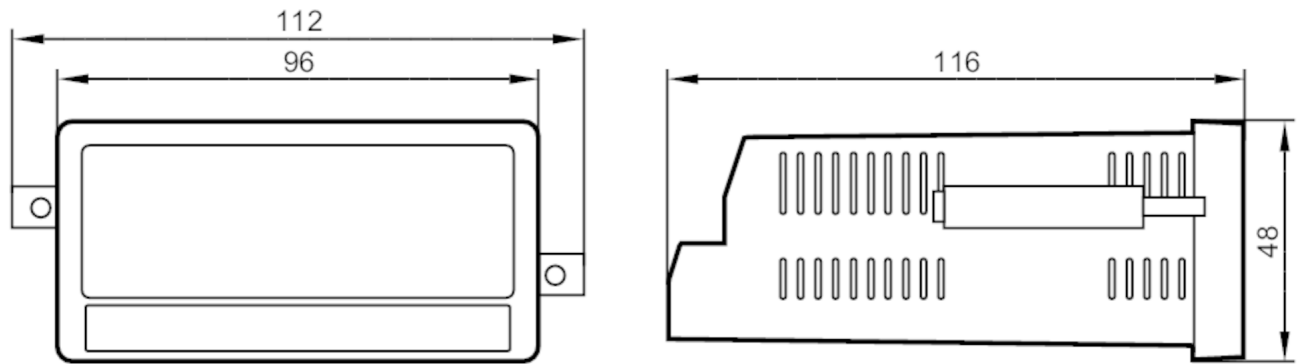

panelutsnitt 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Dimensjoner [mm] 48,00 x 112,00 x 116,00

Applikasjon

Applikasjon altomfattende evaluering og visning for alle komponenter som kan avledes fra pulssekvenser

Elektriske data

Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] 100,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 4; Antall analoge utganger: 1

Innganger

Antall digitale innganger 2

Utganger

Antall digitale utganger 4
Antall analoge utganger 1
Analog strømutfgang [mA] 0,00...20,00
Maks. last [Ω] 270,00
Analog spenningsutfgang [V] -10,00...10,00
Nøyaktig analog utfgang [%] 0,1
Overbelastningsbeskyttelse ja
Oppløsning av analog utfgang 16 bit

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...70,00
Beskyttelse IP 65
Beskyttelsesterminaler IP 20



Flerfunksjonsskjerm for overvåking av omdreininger, hastighet og tid

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaniske data

Vekt	[g]	302,50
Type montering		panelutsnitt: 91 x 43 mm
Dimensjoner	[mm]	48,00 x 112,00 x 116,00
Materialer		Noryl UL94-V-0


Displayer/driftselementer

Display	fargeskjerm	full grafisk LCD-skjerm, berøringsskjerm
---------	-------------	--

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

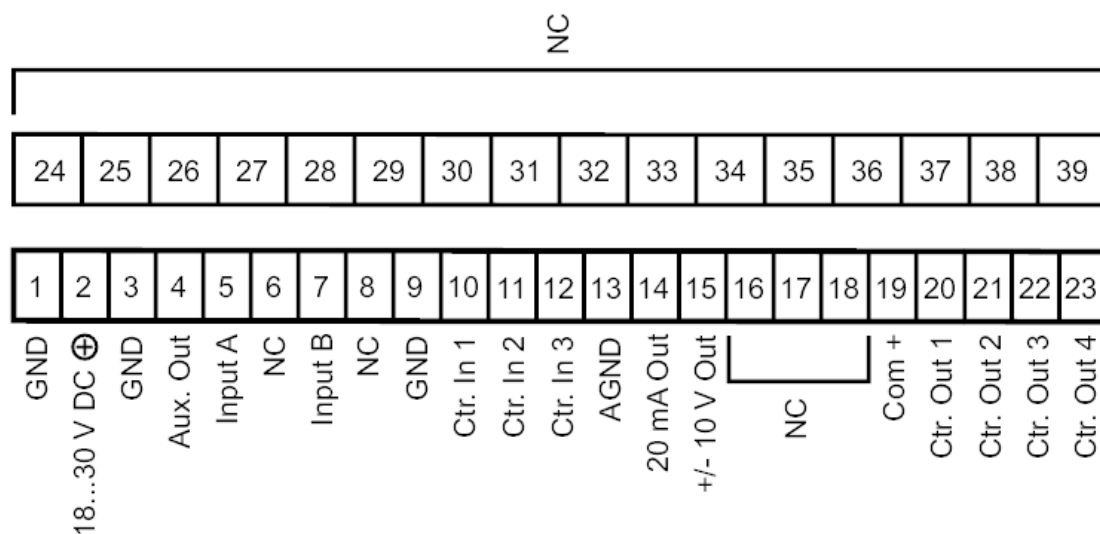

NC: ikke brukt