



Flerfunksjonsskjerm for overvåking av omdreining, hastighet og tid

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC



panelutsnitt 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Dimensjoner [mm] 48,00 x 112,00 x 116,00

Applikasjon

Applikasjon altomfattende evaluering og visning for alle komponenter som kan avledes fra pulssekvenser

Elektriske data

Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] 100,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 4

Innganger

Antall digitale innganger 2

Utganger

Antall digitale utganger 4
Overbelastningsbeskyttelse ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...70,00
Beskyttelse IP 65
Beskyttelsesterminaler IP 20

Tester/godkjenninger

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Mekaniske data

Vekt [g] 299,00
Type montering panelutsnitt: 91 x 43 mm
Dimensjoner [mm] 48,00 x 112,00 x 116,00
Materialer Noryl UL94-V-0



Flerfunksjonsskjem for overvåking av omdreiningar, hastighet og tid


DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC

Displayer/driftselementer		
Display	fargeskjem	full grafisk LCD-skjem, berøringsskjem

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

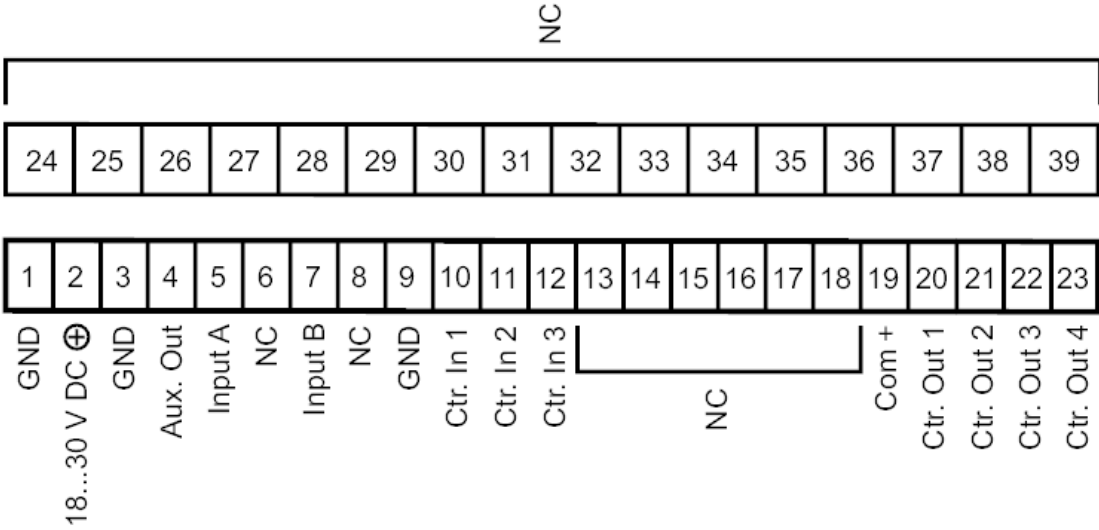

NC: ikke brukt