

# DX2041



## Flerfunksjonsskjem for overvåking av analoge standardsignaler

DISPLAY/AX460/AC/DC



panelbrett 43 mm



### Produktegenskaper

Dimensjoner [mm] 48,00 x 112,00 x 116,00

### Applikasjon

Applikasjon viser og overvåker analoge signaler; f.eks. trykksensorer, temperaturfølere eller flowsensorer

### Elektriske data

Frekvens AC [Hz] 50,00...60,00  
Driftsspenning [V] 115,00...230,00 AC / 18,00...30,00 DC  
Strømforbruk [mA] 100,00

### Innganger / utganger

Antall innganger og utganger Antall analoge innganger: 2

### Innganger

Antall analoge innganger 2; (Spennings- oder Stromeingang)  
Analog inngang (strøm) [mA] 0,00...20,00  
Analog inngang (spenning) [V] -10,00...10,00  
Oppløsning av analog inngang 16 bit  
Analog presisjonsutgang [%] 0,1

### Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00  
Lagringstemperatur [°C] -25,00...70,00  
Beskyttelse IP 65  
Beskyttelsesterminaler IP 20

### Tester/godkjenninger

EMC EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61000-6-4

### Mekaniske data

Vekt [g] 351,00




Flerfunksjonsskjem for overvåking av analoge standard signaler

|                     |      |                          |
|---------------------|------|--------------------------|
| DISPLAY/AX460/AC/DC |      |                          |
| Type montering      |      | panelutsnitt: 91 x 43 mm |
| Dimensjoner         | [mm] | 48,00 x 112,00 x 116,00  |
| Materialer          |      | Noryl UL94-V-0           |

|                           |            |                                        |
|---------------------------|------------|----------------------------------------|
| Displayer/driftselementer |            |                                        |
| Display                   | fargeskjem | full grafisk LCD-skjem, berøringsskjem |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Elektrisk tilkobling |  |
| skrueterminaler:     |  |
| Tilkobling           |  |

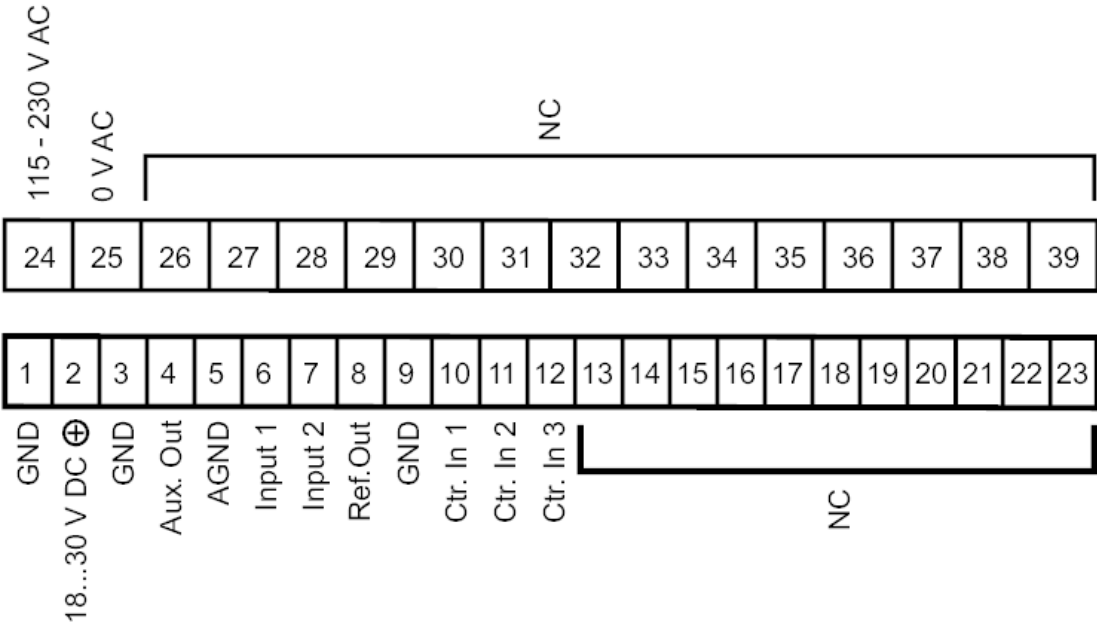

NC                      ikke brukt