

DX2051



Flerfunksjonsskjerm for overvåking av analoge standardsignaler

DISPLAY/AX460/DC



panelutsknitt 43 mm



Produktegenskaper

Dimensjoner [mm] 48,00 x 112,00 x 116,00

Applikasjon

Applikasjon viser og overvåker analoge signaler; f.eks. trykksensorer, temperaturfølere eller flowsensorer

Elektriske data

Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] 100,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger Antall analoge innganger: 2

Innganger

Antall analoge innganger 2; (Spannings- eller Stromeingang)
Analog inngang (strøm) [mA] 0,00...20,00
Analog inngang (spenning) [V] -10,00...10,00
Oppløsning av analog inngang 16 bit
Analog presisjonsutgang [%] 0,1

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...70,00
Beskyttelse IP 65
Beskyttelsesterminaler IP 20

Tester/godkjenninger

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Mekaniske data

Vekt [g] 300,50
Type montering panelutsknitt: 91 x 43 mm

DX2051



Flerfunksjonsskjerm for overvåking av analoge standardsignaler

DISPLAY/AX460/DC

Dimensjoner	[mm]	48,00 x 112,00 x 116,00
Materialer	Noryl UL94-V-0	


Displayer/driftselementer

Display	fargeskjerm	full grafisk LCD-skjerm, berøringsskjerm
---------	-------------	--

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

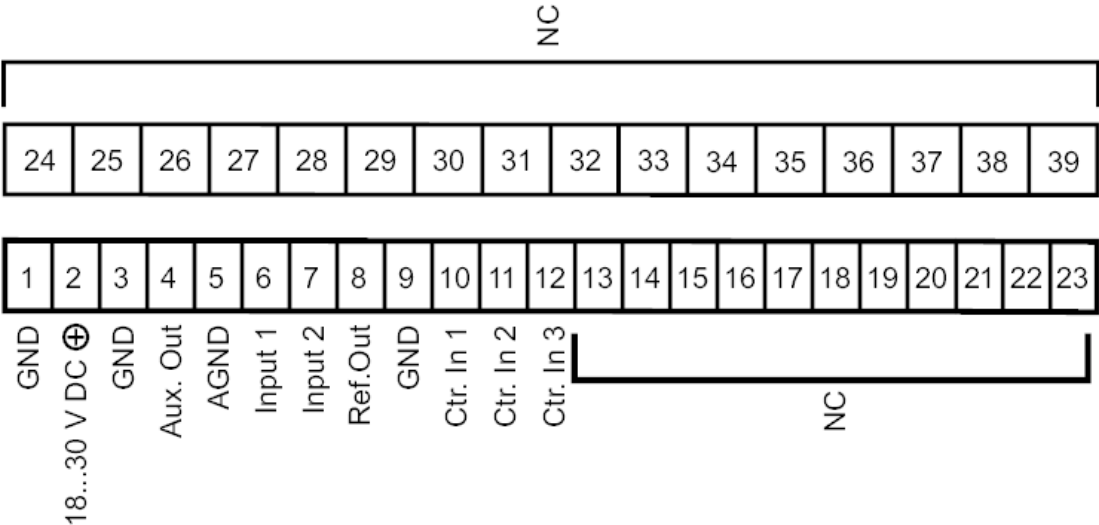

NC ikke brukt