


DX2052



Flerfunksjonsskjem for overvåking av analoge standardsignaler

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

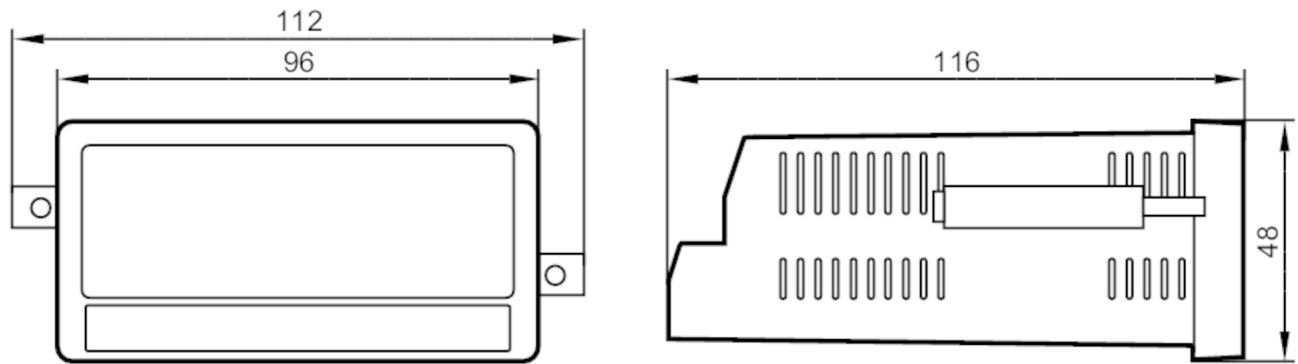

panelbrett 43 mm



Produktegenskaper

Dimensjoner [mm] 48,00 x 112,00 x 116,00

Applikasjon

Applikasjon viser og overvåker analoge signaler; f.eks. trykksensorer, temperaturfølere eller flowsensorer

Elektriske data

Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] 100,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger Antall analoge innganger: 2; Antall digitale utganger: 4

Innganger

Antall analoge innganger 2; (Spennings- eller Stromeingang)
Analog inngang (strøm) [mA] 0,00...20,00
Analog inngang (spenning) [V] -10,00...10,00
Oppløsning av analog inngang 16 bit
Analog presisjonsutgang [%] 0,1

Utganger

Antall digitale utganger 4
Overbelastningsbeskyttelse ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...70,00
Beskyttelse IP 65
Beskyttelsesterminaler IP 20

Tester/godkjenninger

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4




Flerfunksjonsskjem for overvåking av analoge
standardsignaler

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

Mekaniske data		
Vekt	[g]	299,50
Type montering		panelutsnitt: 91 x 43 mm
Dimensjoner	[mm]	48,00 x 112,00 x 116,00
Materialer		Noryl UL94-V-0

Displayer/driftselementer		
Display	fargeskjem	full grafisk LCD-skjem, berøringsskjem

Elektrisk tilkobling	
skrueterminaler:	
Tilkobling	

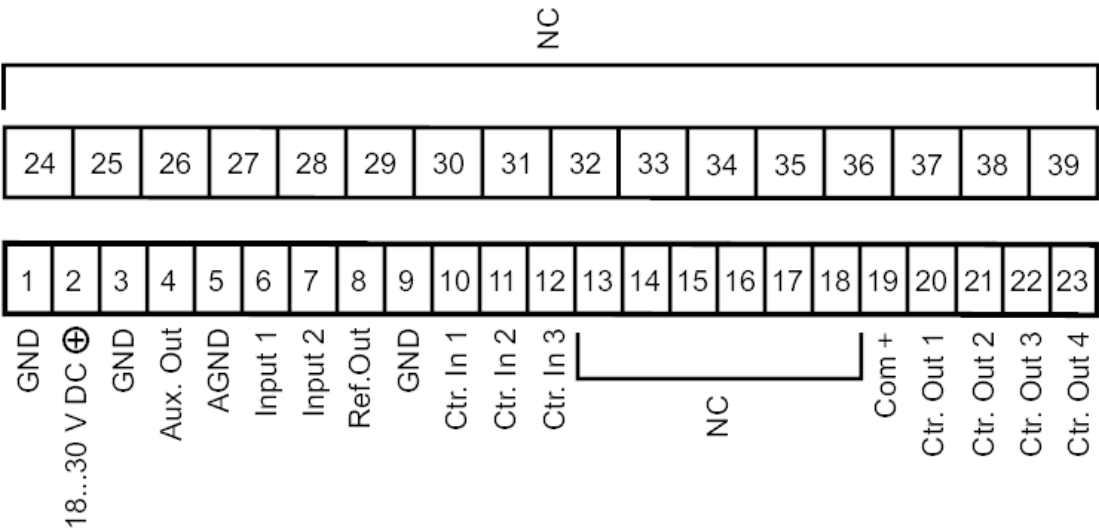

NC ikke brukt