


# E3M123



## Forbindelseskabel

MCI CONNECTION CABLE 3M

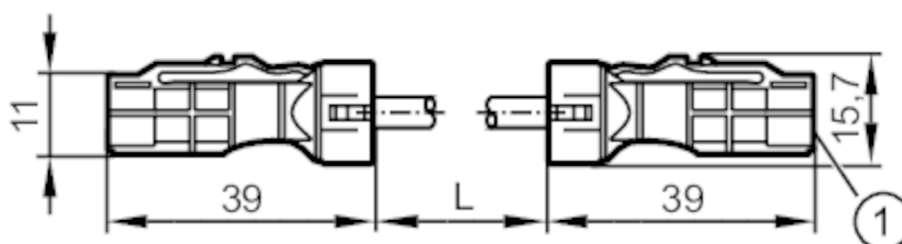

1 MCI



### Applikasjon

Spesiell egenskap

Drakjede egnethet

### Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 25,00 AC / < 60,00 DC

### Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...105,00

Beskyttelse

IP 67

### Mekaniske data

Vekt

[g]

116,80

Drakjede egnethet

ja

Drakjede egnethet

bøyeradius for fast installasjon

≥ 40 mm

### Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 3 m, TPU, svart