


E3M124



Forbindelseskabel

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

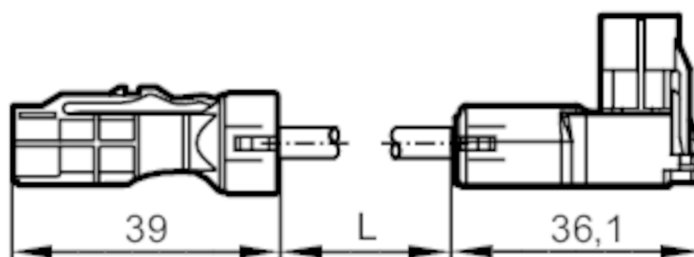

Applikasjon

Spesiell egenskap

Drakjede egnethet

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 25,00 AC / < 60,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...105,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

90,70

Drakjede egnethet

ja

Drakjede egnethet

bøyeradius for fast installasjon

≥ 40 mm

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, TPU, svart