


E3M132

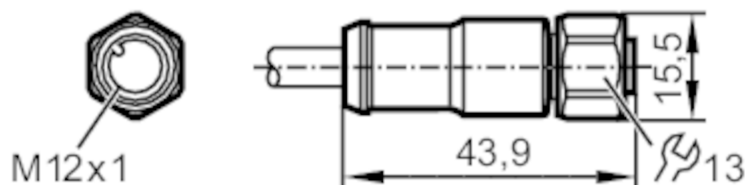

Forbindelseskabel med stikkontakt

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M



Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
-------------------	--

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 25,00 AC / < 60,00 DC
----------------	-----	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	309,70
Dimensjoner	[mm]	15,50 x 15,50 x 43,90
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		diecast zinc
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fast installasjon	≥ 30 mm

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E3M132



Forbindelseskabel med stikkontakt


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte

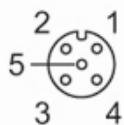

Tilkobling

