


E3M159



Skjøteledning

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

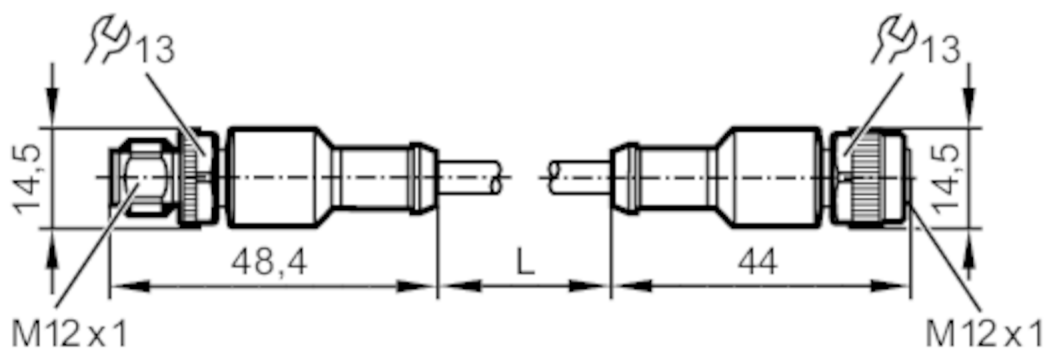

Applikasjon

Spesiell egenskap	Skjermet kabel; Drakjede egnethet
Design	forlengelse for O3M-forbindelseskabel for 3D-Smartsensormobil med analog videoutgang PAL

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 25,00 AC / < 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	274,30
Dimensjoner [mm]	14,50 x 14,50 x 48,40
Materialer	hus: PUR; Forsegling: FKM; kontaktpinner: CuSn6 forniklet og fortinnet
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Drakjede egnethet	ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fast installasjon ≥ 60 mm

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Skjøteledning


CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, TPU, svart, Ø 6 mm, beskyttet; Impedans 75 Ω


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)

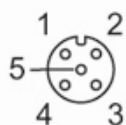


Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)

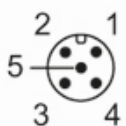

Tilkobling

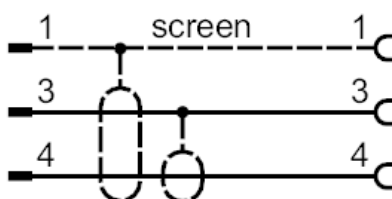

- | | |
|----|----------------------|
| 1: | skjerm |
| 2: | ikke brukt |
| 3: | koaksialskjerm |
| 4: | koaksial kabelkjerne |
| 5: | ikke brukt |