


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0010G04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

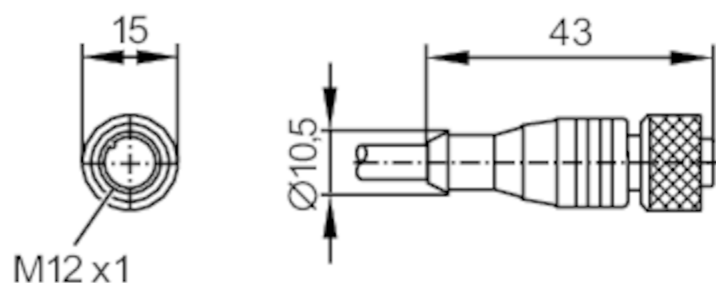

Applikasjon

Spesiell egenskap

Skjermet kabel

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 50,00 AC / < 60,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...70,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

15,00 x 15,00 x 43,00

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E10410



Forbindelseskabel med stikkontakt

 
ADOGH040MSS0010G04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 10 m, PVC, svart, Ø 5 mm, beskyttet; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm ikke tilkoblet



Tilkobling

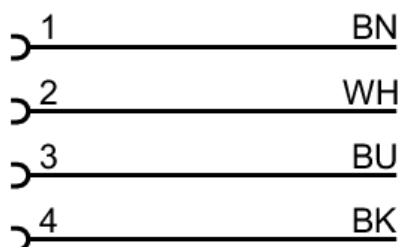

BN =	Lederfarger :	brun
BK =		svart
BU =		blå
WH =		hvit