


E10411



Overgangsplugg

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

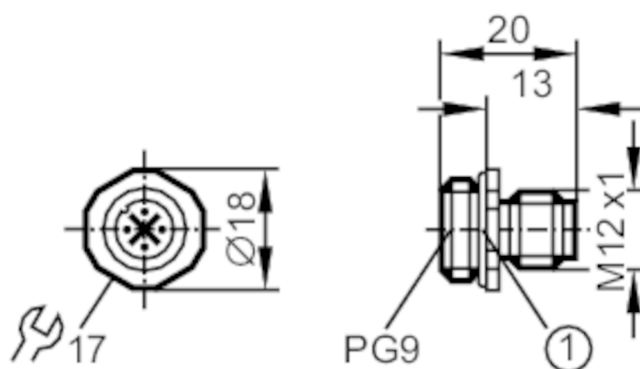

1 O-ring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00; (...40 °C)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	17,10
Dimensjoner	[mm]	18,00 x 18,00 x 20,00
Monteringsgjenger		PG 9
Materialer		diecast zinc forniklet
Støpt kroppsmateriale		diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10411



Overgangsplugg

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: diecast zinc, forniklet



Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit