

E10446




Splitterboks

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EBC010

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

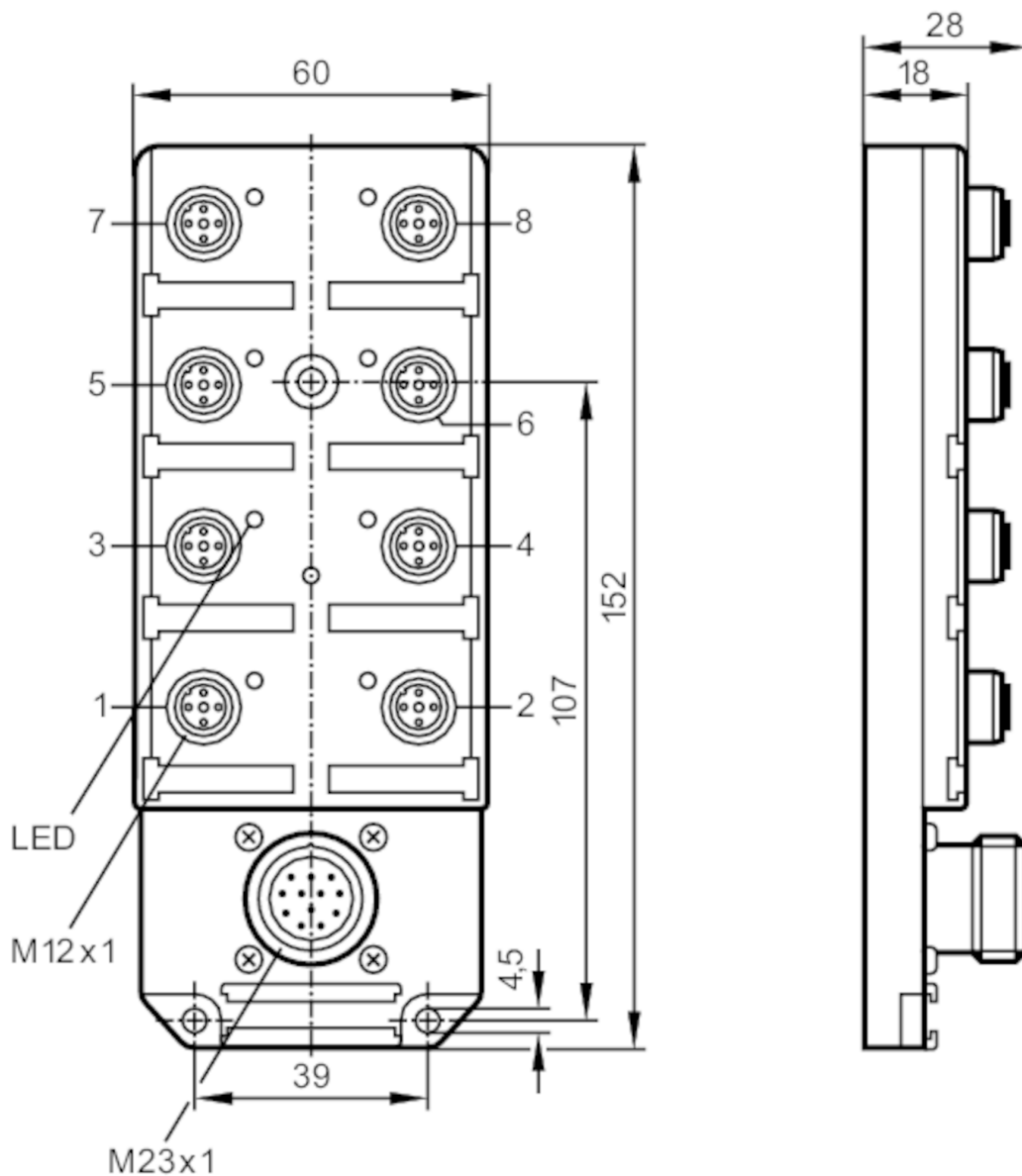

Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

II

Maks. strømbelastning pr.
modul/port

[A]

4,00

E10446



Splitterboks

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Maks. nåværende belastning totalt	[A]	12,00
-----------------------------------	-----	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	28,00 x 60,00 x 152,00
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Antall porter splitterboks		8
Kontakttype		M12

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Splitterboks

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

