


Kabelkompatibelt støpsel

SDOAM120MSSFKPG

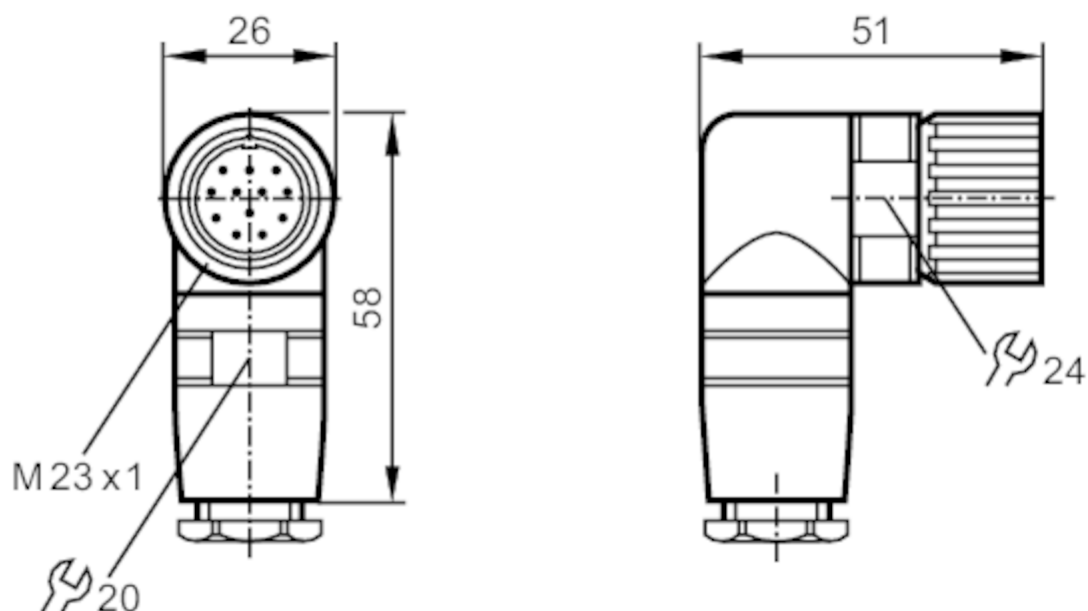

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	7,50

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 65

Mekaniske data

Vekt	[g]	144,50
Dimensjoner	[mm]	51,00 x 26,00 x 58,00
Materialer		messing forniklet
Støpt kroppsmateriale		messing, forniklet
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------



Kabelkompatibelt støpsel


SDOAM120MSSFKPG

Elektrisk tilkobling

loding: ...1 mm²; Kabelskjede: Ø 10...14 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M23, vinklet; Støpt kropp: messing, forniklet; låse: messing, forniklet

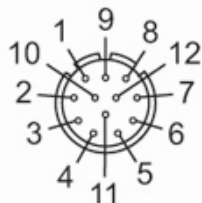

Tilkobling

