


Kabelkompatibelt støpsel

SDOGM120MSSFKPG

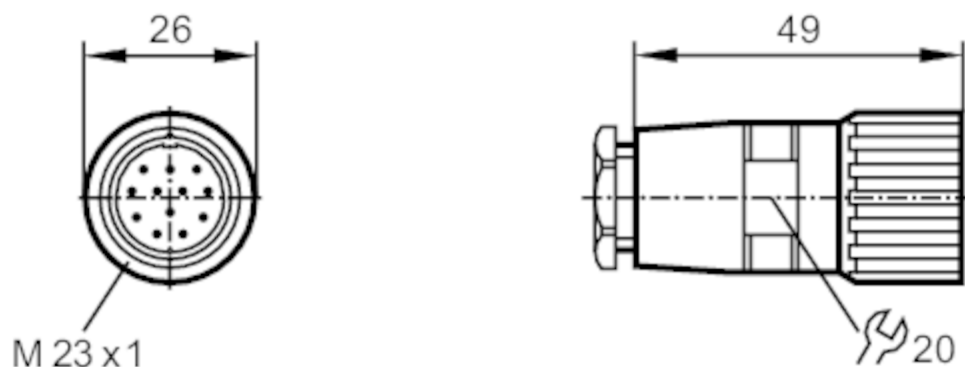

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	7,50

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 65

Mekaniske data

Vekt	[g]	77,00
Dimensjoner	[mm]	26,00 x 26,00 x 49,00
Materialer		messing forniklet
Støpt kroppsmateriale		messing, forniklet
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10448



Kabelkompatibelt støpsel


SDOGM120MSSFKPG

Elektrisk tilkobling

loding: ...1 mm²; Kabelskjede: Ø 10...14 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: messing, forniklet; låse: messing, forniklet

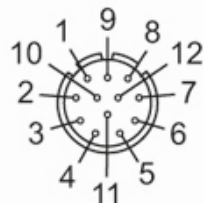

Tilkobling

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____