


## Forbindelseskabel

VDOGH042MSS00,6A04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

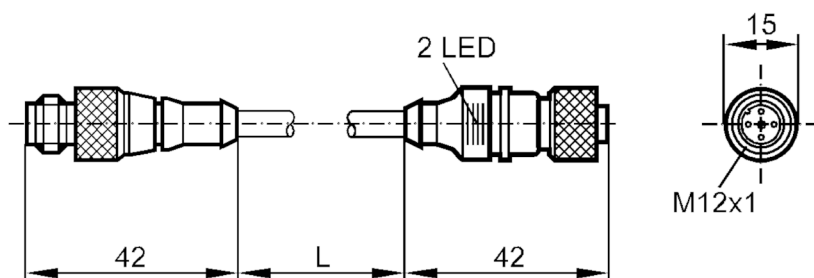

## Elektriske data

|                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| Driftsspenning | [V] | 10,00...30,00 DC |
|----------------|-----|------------------|

## Utganger

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...90,00 |
|----------------------|------|----------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Beskyttelse | IP 67 |
|-------------|-------|

## Mekaniske data

|            |     |
|------------|-----|
| Materialer | TPU |
|------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Støpt kroppsmateriale | TPU |
|-----------------------|-----|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Materiale mutter | messing, forniklet |
|------------------|--------------------|

## Displayer/driftselementer

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Display | koblingsstatus | 1 x LED, gul   |
|         | drift          | 1 x LED, grønn |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm






## Forbindelseskabel

VDOGH042MSS00,6A04STGH040MSS

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Tilkobling

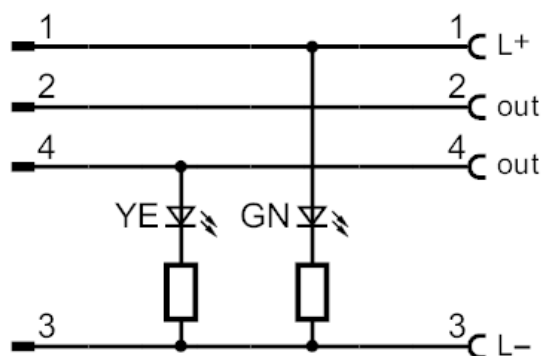

Lederfarger :  
 BK = svart  
 BN = brun  
 BU = blå  
 WH = hvit

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

