


## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSS0002A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC004

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

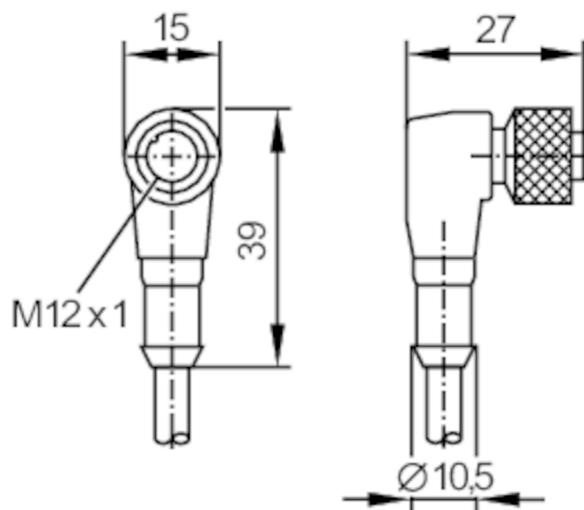

## Elektriske data

|                |     |                           |
|----------------|-----|---------------------------|
| Driftsspenning | [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
|----------------|-----|---------------------------|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...90,00 |
|----------------------|------|----------------|

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Beskyttelse |  | IP 67 |
|-------------|--|-------|

## Mekaniske data

|             |      |                       |
|-------------|------|-----------------------|
| Dimensjoner | [mm] | 27,00 x 15,00 x 39,00 |
|-------------|------|-----------------------|

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Materialer |  | TPU |
|------------|--|-----|

|                       |  |     |
|-----------------------|--|-----|
| Støpt kroppsmateriale |  | TPU |
|-----------------------|--|-----|

|                  |  |                    |
|------------------|--|--------------------|
| Materiale mutter |  | messing, forniklet |
|------------------|--|--------------------|

## Merknader

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|

# E10507



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSS0002A03

### Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



### Tilkobling

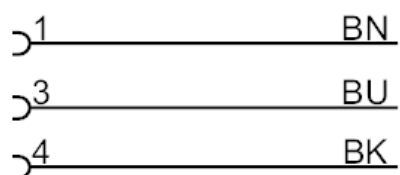

|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Lederfarger : |
| BK = | brun          |
| BU = | svart         |
|      | blå           |