


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030MSS07,5E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

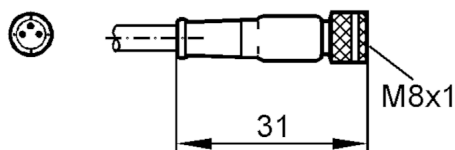

Elektriske data

Driftsspenning [V] < 60,00 AC / < 75,00 DC

Beskyttelsesklasse III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Materialer TPU

Støpt kroppsmateriale TPU

Materiale mutter messing, forniklet

Merknader

 
Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 7,5 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet




E10539



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF030MSS07,5E03

Tilkobling

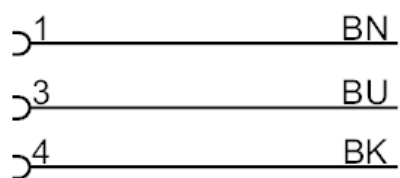

BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå