

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF032ZDS0005A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse	III

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	17,00 x 10,00 x 26,00
Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	diecast zinc

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

 
ADOAF032ZDS0005A03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc



Tilkobling

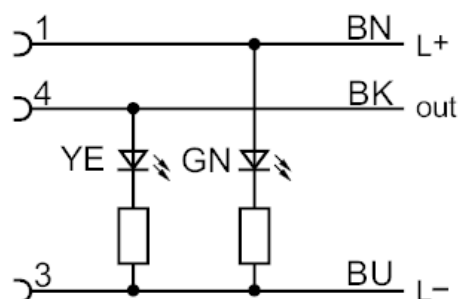

BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå