


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0007E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

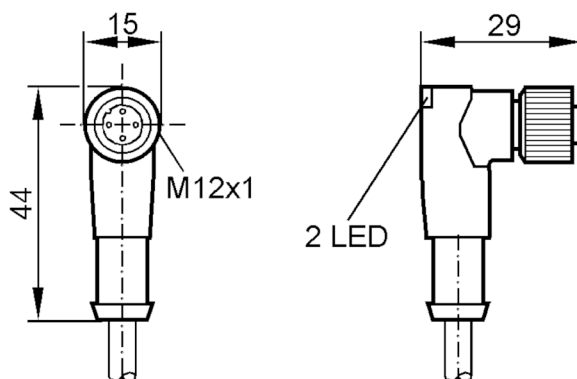

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	29,00 x 15,00 x 44,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	PA 6,6
------------	--------

Støpt kroppsmateriale	PA 6,6
-----------------------	--------

Materiale mutter	aluminium
------------------	-----------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10565



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0007E03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 7 m, PUR, oransje, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: aluminium



Tilkobling

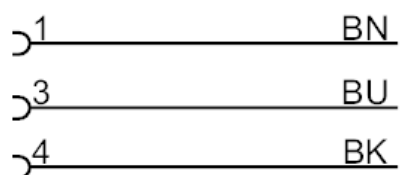

BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå