




## Forbindelseskabel

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

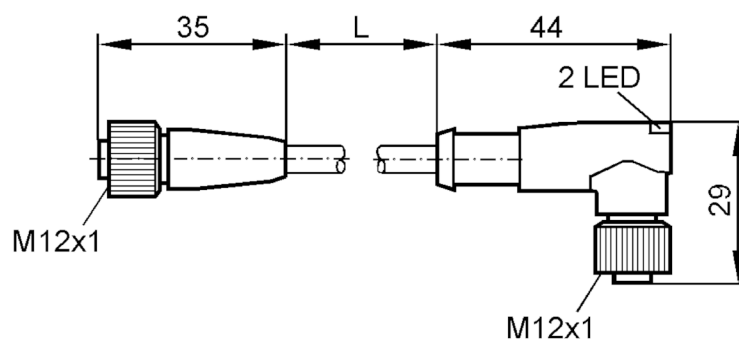

## Elektriske data

|                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| Driftsspenning | [V] | 10,00...30,00 DC |
|----------------|-----|------------------|

## Utganger

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -20,00...70,00 |
|----------------------|------|----------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Beskyttelse | IP 67 |
|-------------|-------|

## Mekaniske data

|            |        |
|------------|--------|
| Materialer | PA 6,6 |
|------------|--------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Støpt kroppsmateriale | PA 6,6 |
|-----------------------|--------|

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Materiale mutter | aluminium, svart anodisert |
|------------------|----------------------------|

## Displayer/driftselementer

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Display | koblingsstatus | 1 x LED, gul   |
|         | drift          | 1 x LED, grønn |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|



## Forbindelseskabel

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: aluminium, svart anodisert



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR, svart; tverrbundet; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

#### Tilkobling



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: aluminium, svart anodisert

