


Kabelkompatibelt støpsel

SDOAF030ZDSFKPK

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

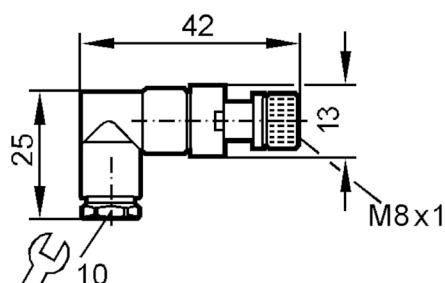

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse	III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data


Dimensjoner [mm]	25,00 x 13,00 x 42,00
Materialer	PA
Støpt kroppsmateriale	PA
Materiale mutter	ZnAl/Ni

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

 Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: ZnAl/Ni



E10619



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAF030ZDSFKPK

Tilkobling

