


Kabelkompatibelt støpsel

SDOGF030ZDSFKPK

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11552

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

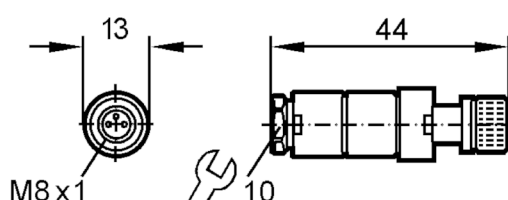

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	13,00 x 13,00 x 44,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Materiale mutter		ZnAl/Ni

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: ZnAl/Ni



E10620



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGF030ZDSFKPK

Tilkobling

