


Forbindelseskabel

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

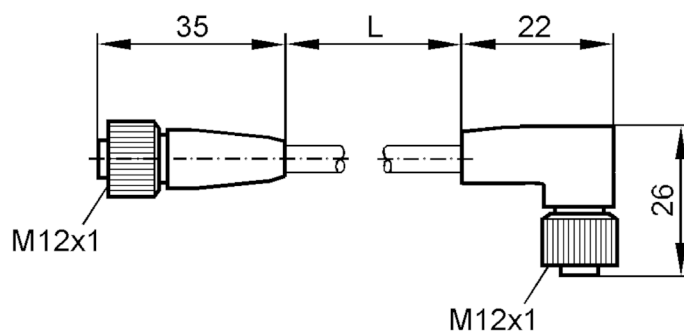

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Materialer	PA 6,6
Støpt kropps materiale	PA 6,6
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: diecast zinc, forniklet



E10632




Forbindelseskabel

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling

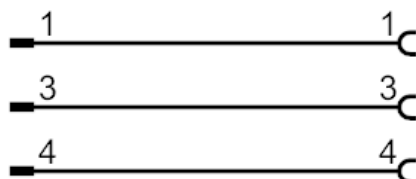

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: diecast zinc, forniklet

