




Jumperkabel med ventilplugg

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

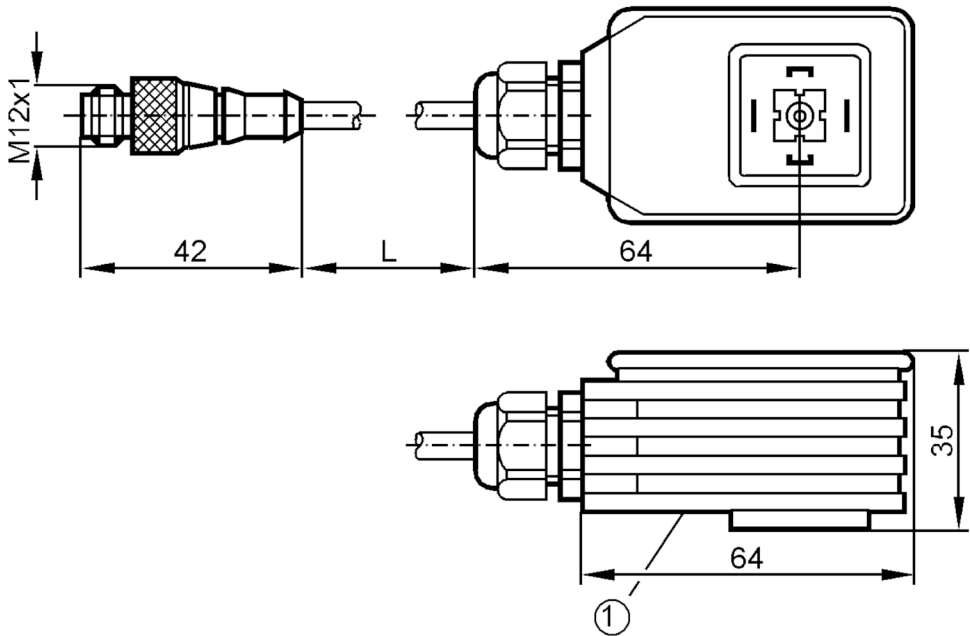

1 grå

Applikasjon	
Design	med forsterker
Elektriske data	
Driftsspenning	[V] 12,00...40,00 DC
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur	[°C] -25,00...90,00
Beskyttelse	IP 65
Mekaniske data	
Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble	

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet






Jumperkabel med ventilplugg

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling

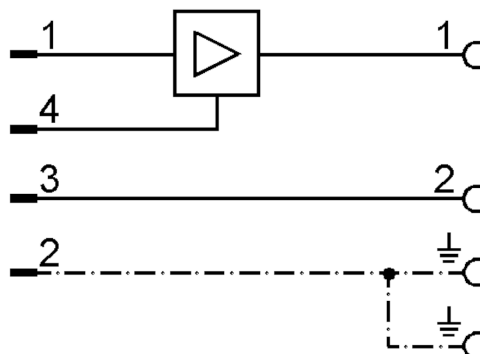

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

