


Jumperkabel med ventilplugg

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

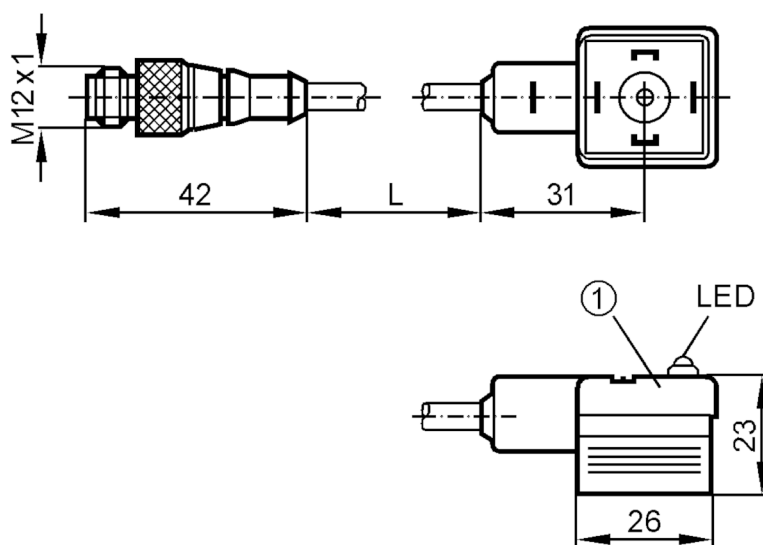

1 svart

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 24,00 AC/DC
----------------	-----	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Mekaniske data

Materialer	TPU
------------	-----

Støpt kroppsmateriale	TPU
-----------------------	-----

Materiale mutter	messing, forniklet
------------------	--------------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet






Jumperkabel med ventilplugg

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling

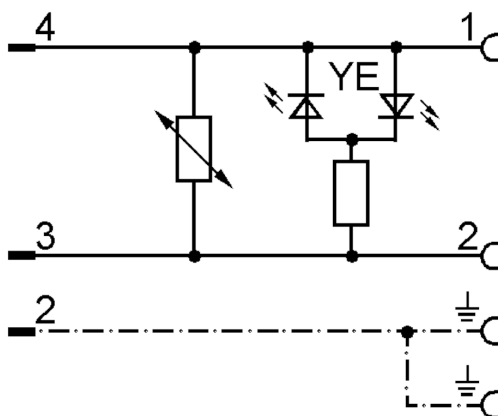

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; Låse: messing, forniklet

