


Jumperkabel med ventilplugg

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

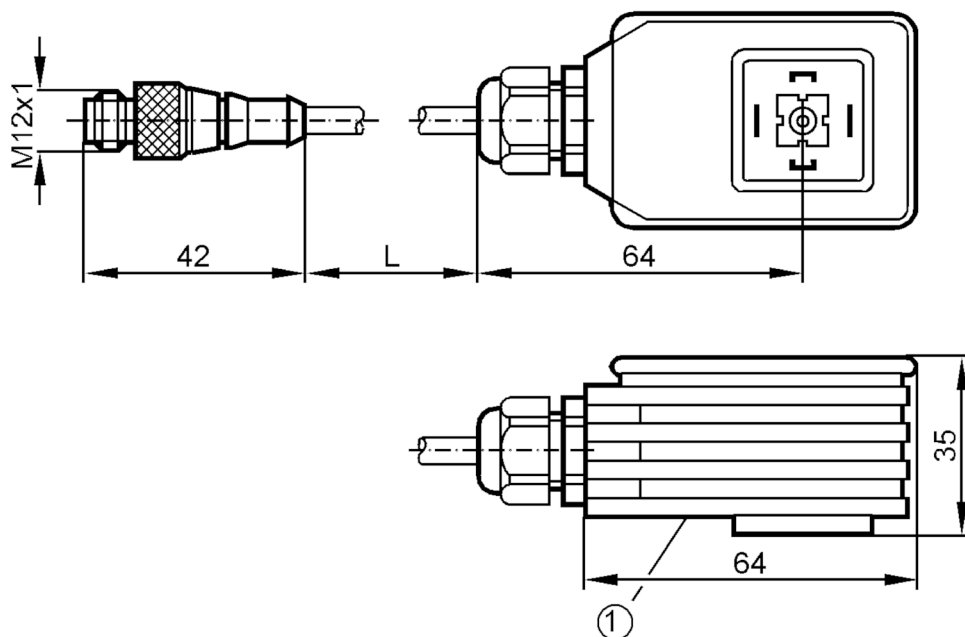

1 grå

Applikasjon

Design

med forsterker

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

12,00...40,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 65

Mekaniske data

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet






Jumperkabel med ventilplugg

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling

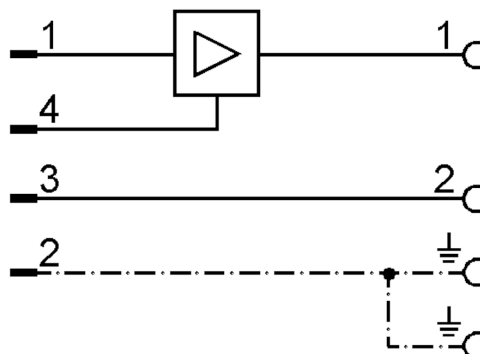

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

