




Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring


Alternative artikler: EVC013
Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

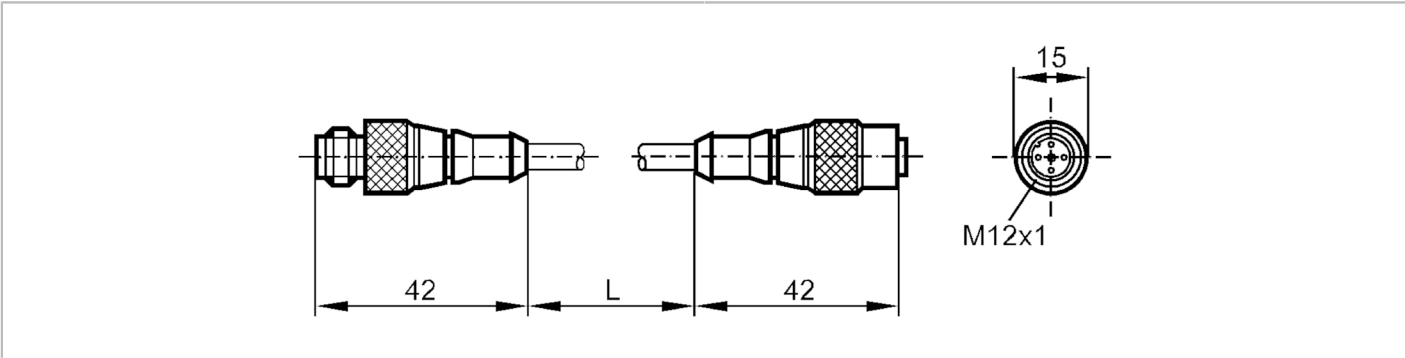

Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 42,00
Materialer		TPU
Støpt kropps materiale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

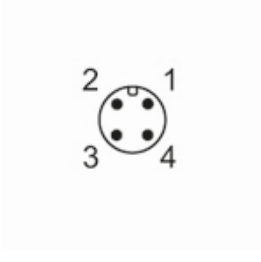

E10695




Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Tilkobling

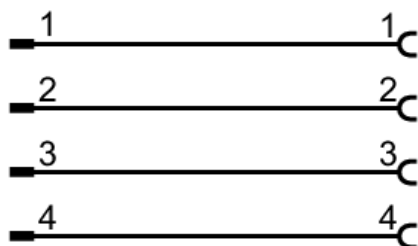

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

