


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSS0005B05

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC074

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

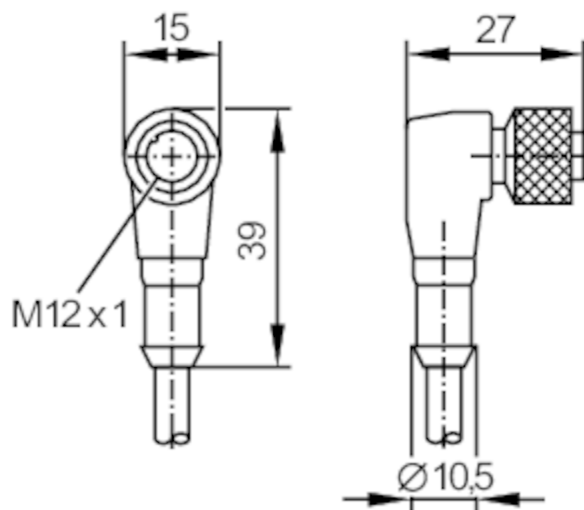

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
----------------	-----	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	27,00 x 15,00 x 39,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		TPU
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		TPU
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		messing, forniklet
------------------	--	--------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10699



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOAH050MSS0005B05

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, svart; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

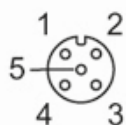

Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvit