


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050VAS0010E05

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

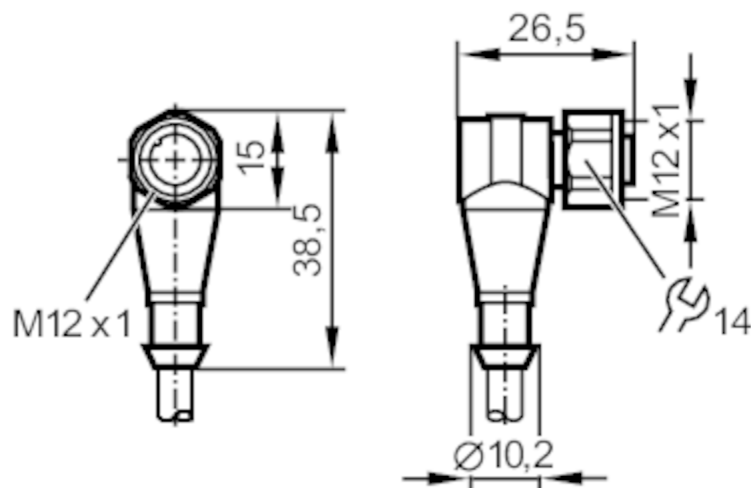

Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 30,00 AC / < 36,00 DC

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...100,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

26,50 x 15,00 x 38,50

Materialer

PVC

Støpt kroppsmateriale

PVC

Materiale mutter

rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E10705



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050VAS0010E05

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PVC, oransje, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvit