


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH042MSS0005E04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

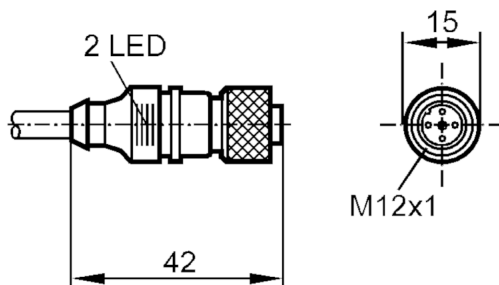

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 42,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	PVC gjennomsiktig
------------	-------------------

Støpt kroppsmateriale	PVC, gjennomsiktig
-----------------------	--------------------

Materiale mutter	messing, forniklet
------------------	--------------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

 Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC, gjennomsiktig; låse: messing, forniklet




E10717



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH042MSS0005E04

Tilkobling

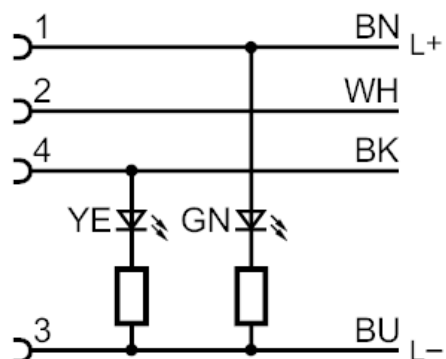

	Lederfarger :
BN =	brun
BK =	svart
BU =	blå
WH =	hvit