


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042VAS0020A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

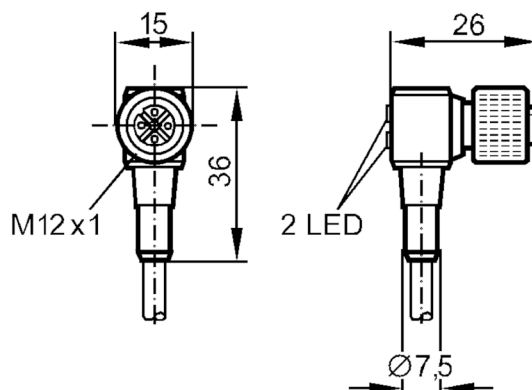

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 68
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	36,00 x 15,00 x 26,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	PUR
------------	-----

Støpt kroppsmateriale	PUR
-----------------------	-----

Materiale mutter	rustfritt stål (1.4305 / 303)
------------------	-------------------------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10723



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042VAS0020A03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 20 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå