


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040VAS0010E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

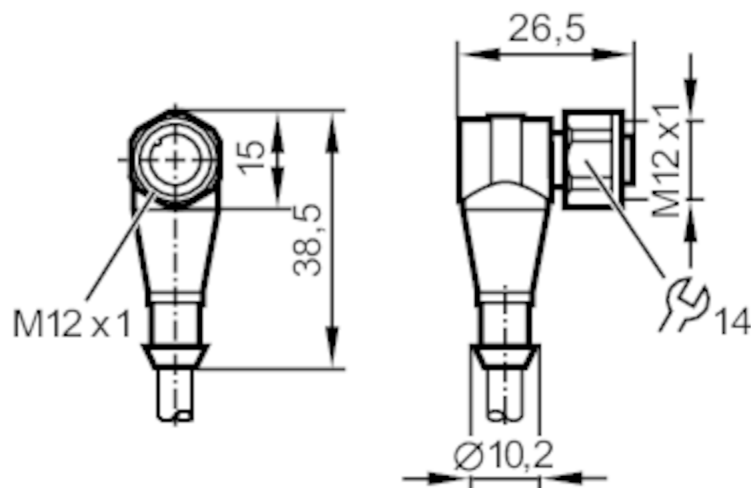

Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 250,00 AC / < 300,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...70,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

26,50 x 15,00 x 38,50

Materialer

PVC

Støpt kroppsmateriale

PVC

Materiale mutter

rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E10739



Forbindelseskabel med stikkontakt

 
ADOAH040VAS0010E03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 10 m, PVC, oransje, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² (72 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte



Tilkobling

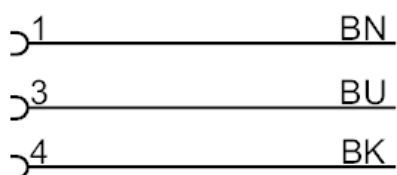

BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå