


Kabelbare plugger

SSTAA030MSSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

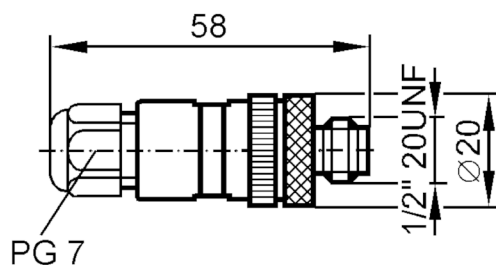

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC
----------------	-----	-------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	25,00
------	-----	-------

Dimensjoner	[mm]	20,00 x 20,00 x 58,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		PA
------------	--	----

Støpt kropps materiale		PA
------------------------	--	----

Materiale mutter		messing, forniklet
------------------	--	--------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,75 mm²; Kabelgjennomføringer: PG 7

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 1/2", rett; koding: C; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet



E10788

Kabelbare plugger

SSTAA030MSSFKPG



Tilkobling

