




Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH040MSSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

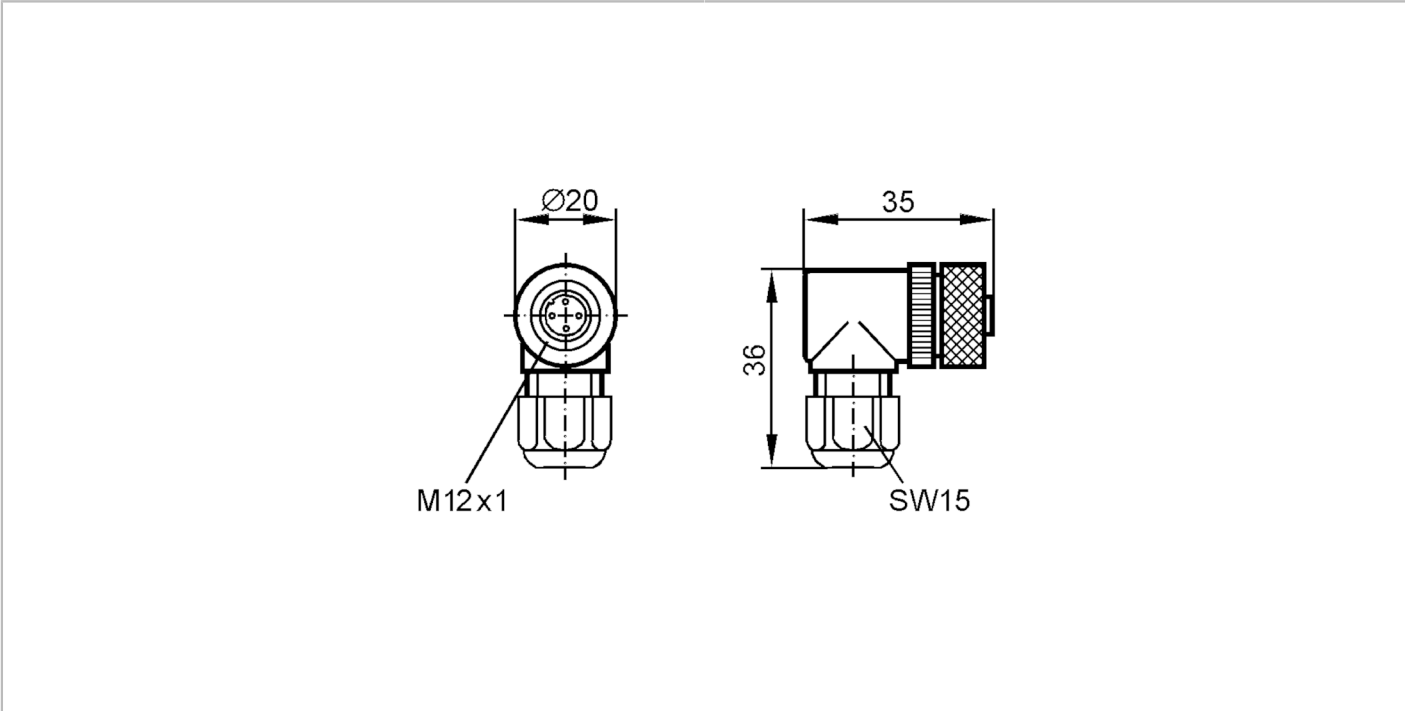

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 125,00 AC / < 150,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	36,00 x 20,00 x 35,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,75 mm²; Kabelgjennomføringer: PG 7

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet



E10790



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH040MSSFKPG

Tilkobling

