


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040VAS0025E04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVT006

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

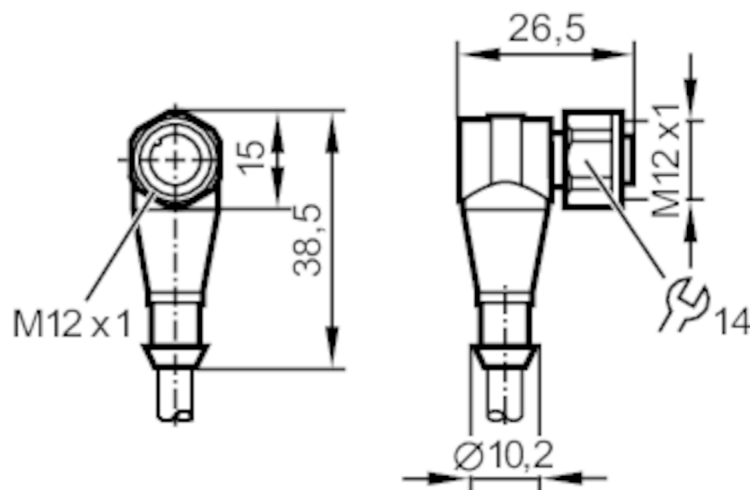

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Beskyttelse	IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	26,50 x 15,00 x 38,50
Materialer	PVC
Støpt kroppsmateriale	PVC
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

 
ADOAH040VAS0025E04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 25 m, PVC, oransje, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilkobling

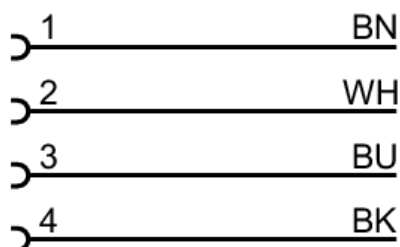

BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit