


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF040MSS0005A04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

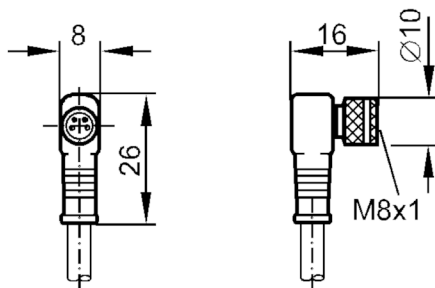

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse	III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67; (hvis skrudd på)

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	16,00 x 8,00 x 26,00
Materialer	TPU
Støpt kropps materiale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

 Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet




E10864



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF040MSS0005A04

Tilkobling

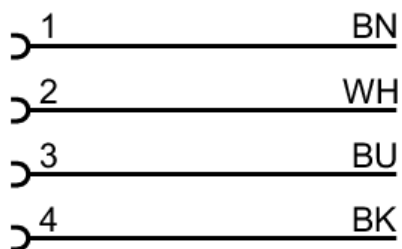

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit