


## Splitterboks

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11728

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

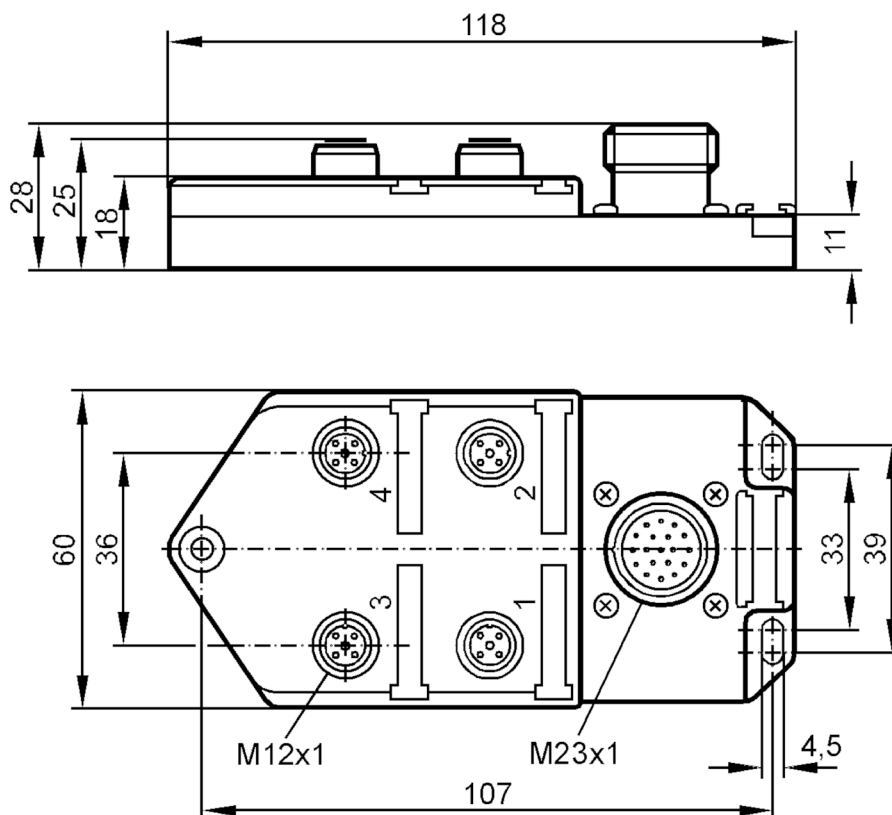

## Applikasjon

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
| Fri for silikon   | ja                                     |

## Elektriske data

|                                      |     |                  |
|--------------------------------------|-----|------------------|
| Driftsspenning                       | [V] | 10,00...55,00 DC |
| Maks. strømbelastning pr. modul/port | [A] | 4,00             |
| Maks. nåværende belastning totalt    | [A] | 12,00            |

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -15,00...90,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 67          |

## Mekaniske data

|                            |      |                        |
|----------------------------|------|------------------------|
| Dimensjoner                | [mm] | 28,00 x 60,00 x 118,00 |
| Antall porter splitterboks |      | 4                      |
| Kontakttype                |      | M12                    |

# E10885



## Splitterboks


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

### Merknader


Antall i forpakning 1,00 stk.

### Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Koblinger: 1 x M23; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

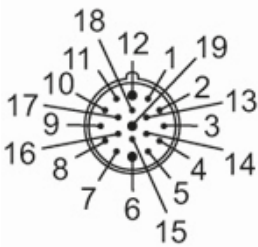

### Tilkobling

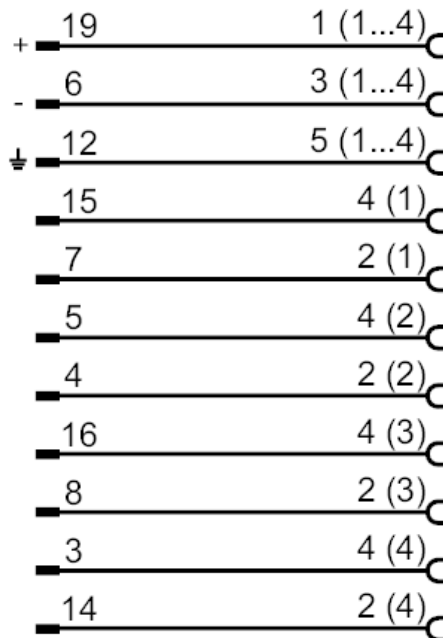

### Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

