


## Kabelkompatibelt støpsel

SDOAK190MSSFKPG

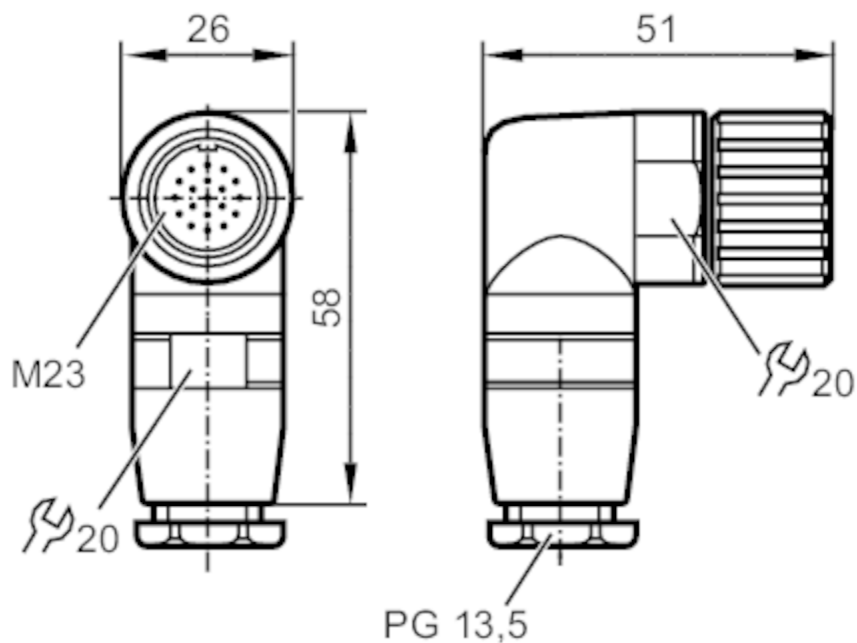

## Elektriske data

|                                   |     |                  |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| Driftsspenning                    | [V] | 10,00...30,00 DC |
| Maks. nåværende belastning totalt | [A] | 7,50             |

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...90,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 65          |

## Mekaniske data

|                       |      |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|
| Vekt                  | [g]  | 148,50                |
| Dimensjoner           | [mm] | 51,00 x 26,00 x 58,00 |
| Materialer            |      | messing forniklet     |
| Støpt kroppsmateriale |      | messing, forniklet    |
| Materiale mutter      |      | messing, forniklet    |

## Merknader

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|



## Kabelkompatibelt støpsel


SDOAK190MSSFKPG

### Elektrisk tilkobling

loddning: ...1 mm<sup>2</sup>; Kabelskjede: Ø 10...14 mm

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M23, vinklet; Støpt kropp: messing, forniklet; Låse: messing, forniklet

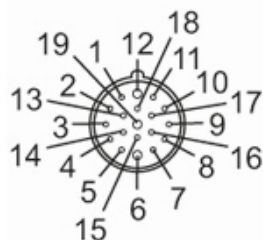

### Tilkobling

|    |       |
|----|-------|
| 1  | _____ |
| 2  | _____ |
| 3  | _____ |
| 4  | _____ |
| 5  | _____ |
| 6  | _____ |
| 7  | _____ |
| 8  | _____ |
| 9  | _____ |
| 10 | _____ |
| 11 | _____ |
| 12 | _____ |
| 13 | _____ |
| 14 | _____ |
| 15 | _____ |
| 16 | _____ |
| 17 | _____ |
| 18 | _____ |
| 19 | _____ |