


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAK120MSS0010A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

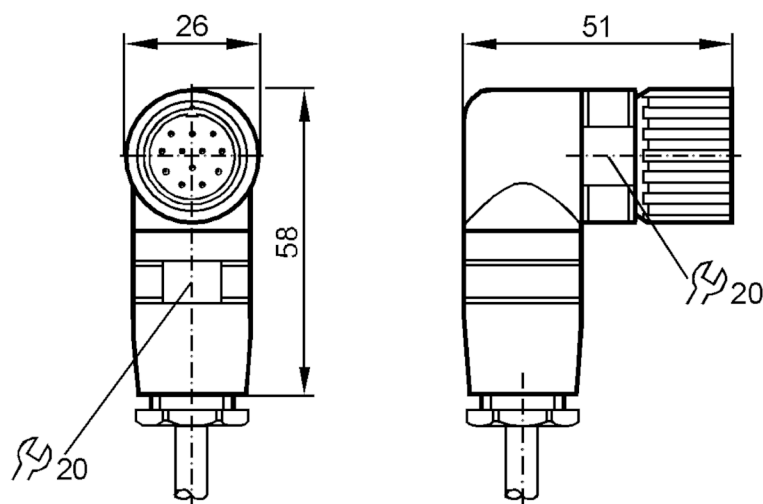

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	51,00 x 26,00 x 58,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	messing forniklet
------------	-------------------

Støpt kroppsmateriale	messing, forniklet
-----------------------	--------------------

Materiale mutter	messing, forniklet
------------------	--------------------

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M23, vinklet; Støpt kropp: messing, forniklet; låse: messing, forniklet

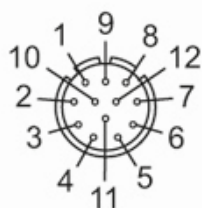

E10898



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAK120MSS0010A

Tilkobling

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE