


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043SCS0002I04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVW007

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

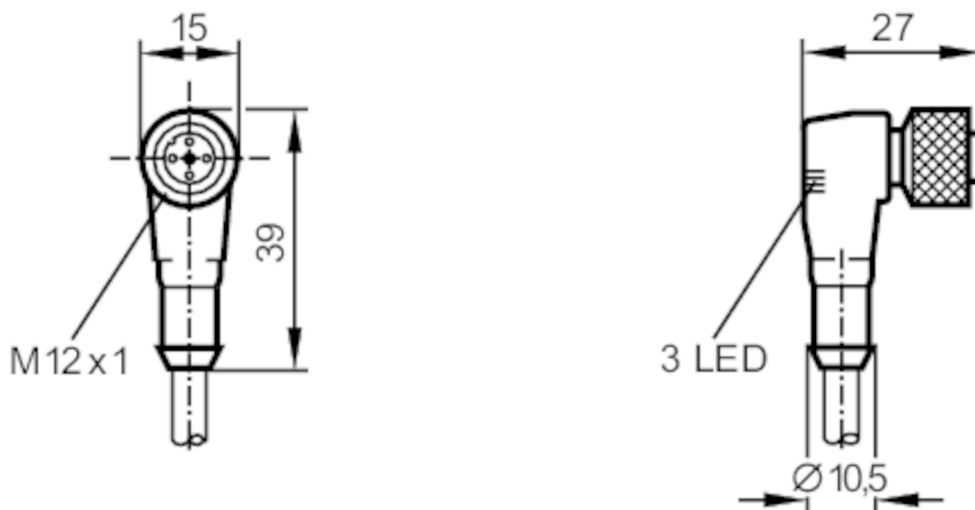

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	27,00 x 15,00 x 39,00
Materialer	TPU gjennomsiktig
Støpt kroppsmateriale	TPU, gjennomsiktig
Materiale mutter	messing, anti-sprut

E10912



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043SCS0002I04

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; tverrbundet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

 Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling

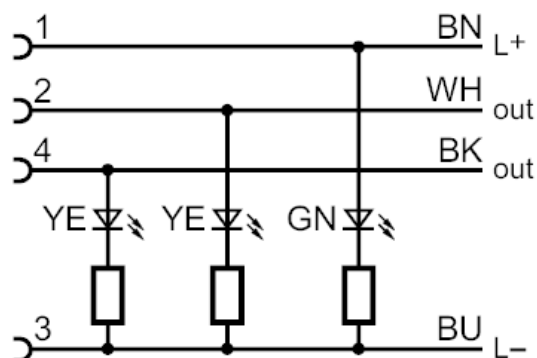

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit