


E10919



Kabelbare plugger

SSTGF030MSSFKPG

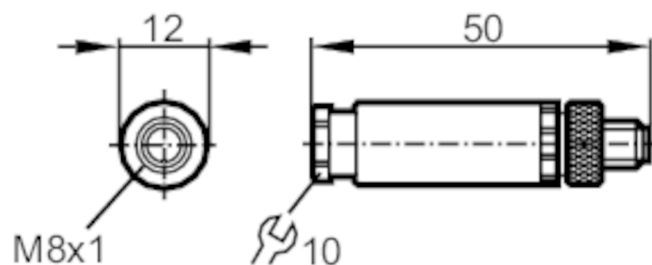

Applikasjon		
Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 60,00 DC
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	10,70
Dimensjoner	[mm]	12,00 x 12,00 x 50,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Materiale mutter		messing, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

E10919



Kabelbare plugger

 
SSTGF030MSSFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: 0,14...0,5 mm²; Kabelskjede: Ø 3,5...5 mm

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

