


Forbindelseskabel

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

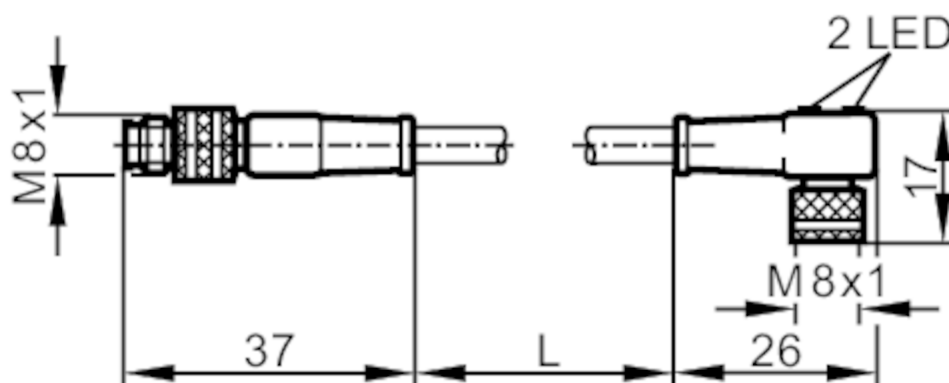

Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Displayer/driftelementer

Display

koblingsstatus

1 x LED, gul

drift

1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



Forbindelseskabel

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, Halogenfri; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling

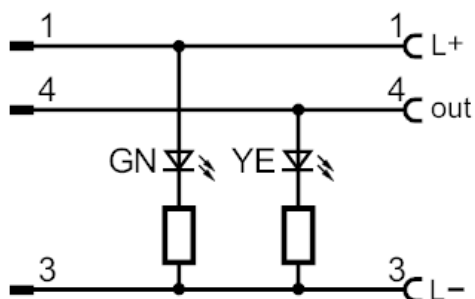

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

