


Forbindelseskabel

VDOAH040MSS00,6H03STGF030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11344

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

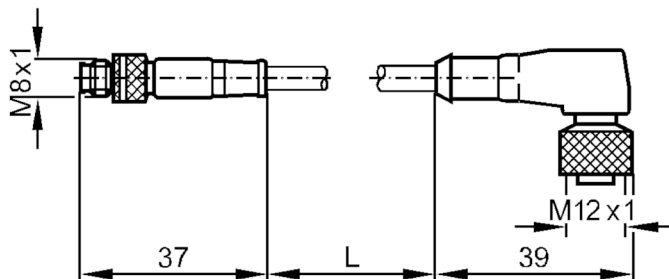

Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



E10937



Forbindelseskabel

VDOAH040MSS00,6H03STGF030MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, TPU, Halogenfri; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

