


Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC012

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

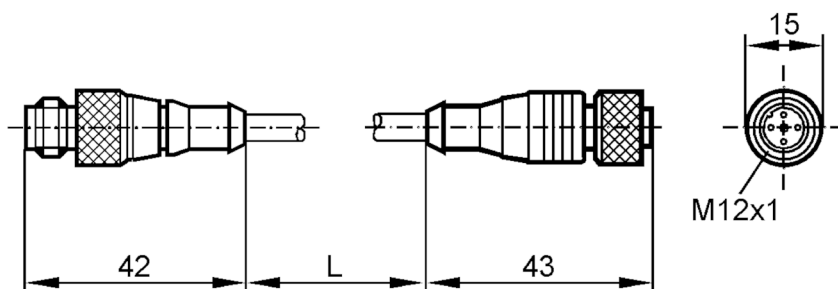

Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 250,00 AC / < 300,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

15,00 x 15,00 x 42,00

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

