


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSS0002H05

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC073

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

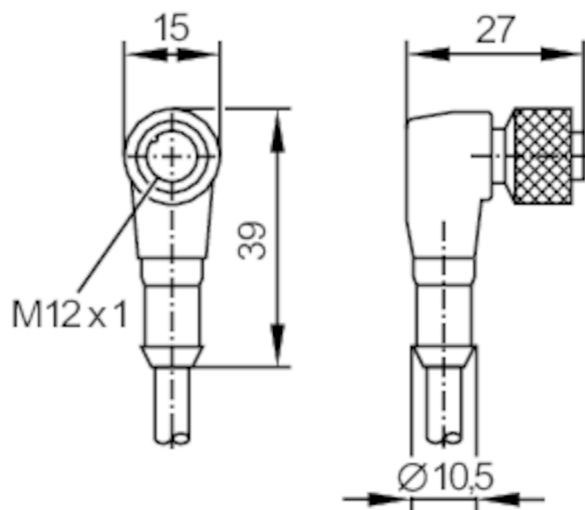

Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 30,00 AC / < 36,00 DC

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

27,00 x 15,00 x 39,00

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E10963



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOAH050MSS0002H05

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

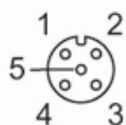

Tilkobling

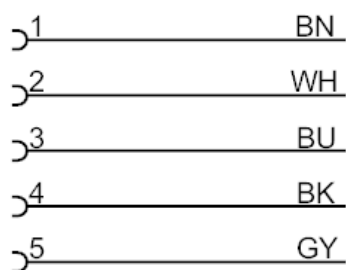

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvit