


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF032VAS0020E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

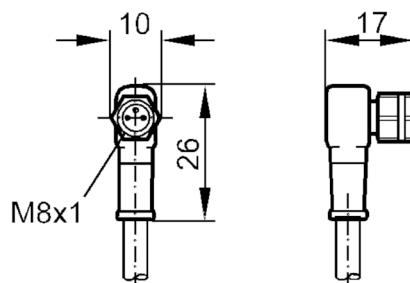

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Materialer	TPU gjennomsliktig
------------	--------------------

Støpt kroppsmateriale	TPU, gjennomsliktig
-----------------------	---------------------

Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
------------------	--------------------------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10971



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF032VAS0020E03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 20 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå