


Jumperkabel med ventilplugg

AVDAB031--S0002A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

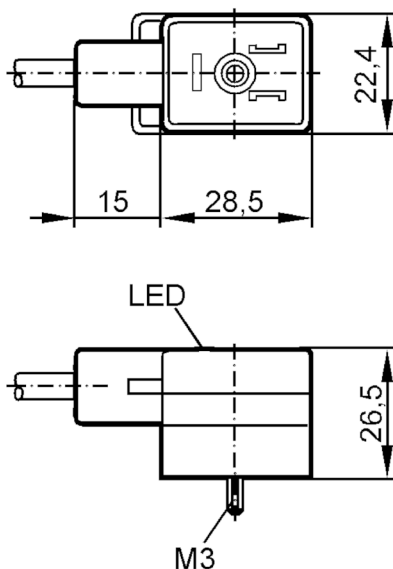

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 24,00 AC/DC
Overspenningsbeskyttelse	ja; (VDR)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	26,50 x 22,40 x 43,50
Materialer	PVC
Støpt kroppsmateriale	PVC
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype B DIN, vinklet; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)




E10972



Jumperkabel med ventilplugg

AVDAB031--S0002A03

Tilkobling

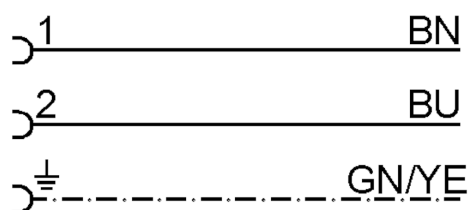

BN = Lederfarger :
BU = brun
GN/YE = blå
 grøn/gul