


Kabelkompatibelt støpsel

SDOGA030PLSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

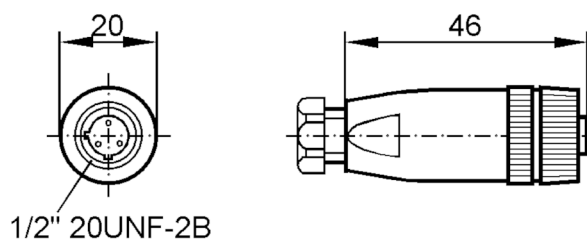

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...55,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	20,00 x 20,00 x 46,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		PA
------------	--	----

Støpt kroppsmateriale		PA
-----------------------	--	----

Materiale mutter		messing, forniklet
------------------	--	--------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,75 mm²; Kabelgjennomføringer: PG 11

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 1/2", rett; koding: C; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet



E10981

Kabelkompatibelt støpsel

SDOGA030PLSFKPG



Tilkobling

