




Jumperkabel med ventilplugg

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11422

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

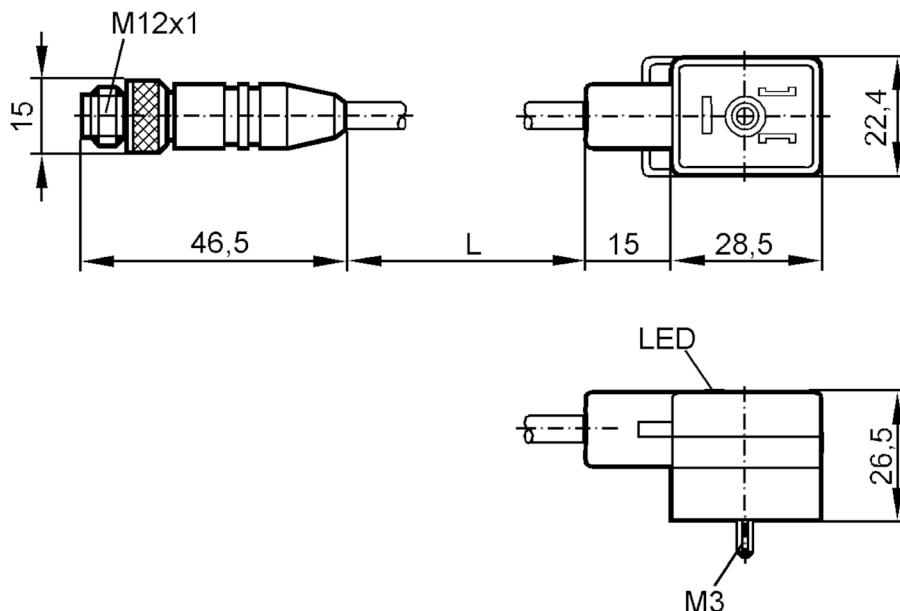

Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning [V]

< 24,00 AC/DC

Overspenningsbeskyttelse

ja; (VDR)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]

15,00 x 15,00 x 46,50

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display

koblingsstatus

1 x LED, gul

Tilbehør

Varer som leveres

skrue

panel for merking

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.




Jumperkabel med ventilplugg

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling - koble

 
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling

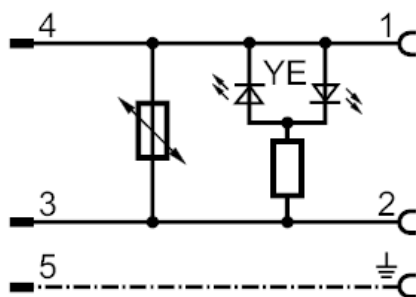

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe B DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

