




## Jumperkabel med ventilplugg

VVDAB031--S0005H03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

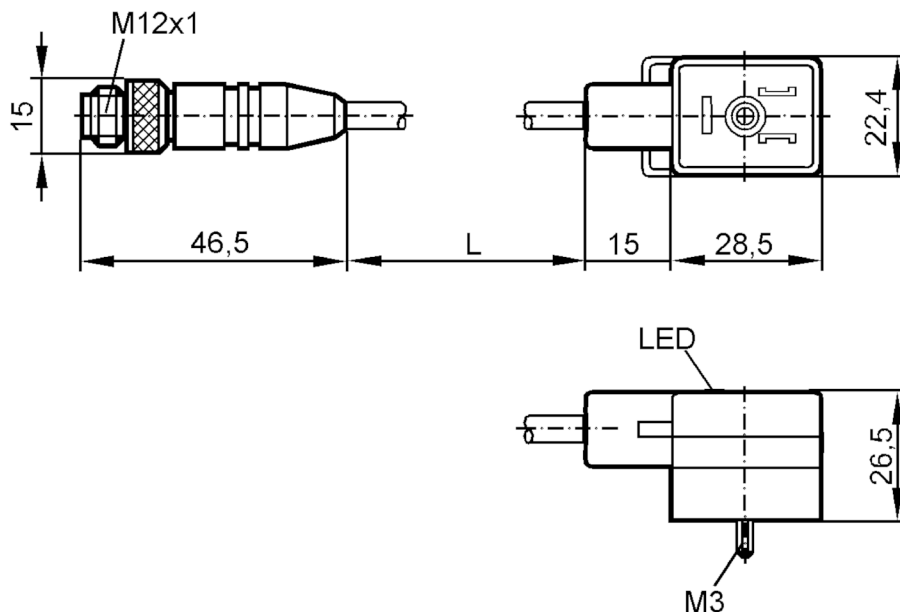

## Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

## Elektriske data

Driftsspenning

[V]

&lt; 24,00 AC/DC

Overspenningsbeskyttelse

ja; (VDR)

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

## Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

15,00 x 15,00 x 46,50

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

## Displayer/driftelementer

Display

koblingsstatus

1 x LED, gul

## Tilbehør

Varer som leveres

skrue

panel for merking

## Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.




## Jumperkabel med ventilplugg

VVDAB031--S0005H03STGH030MSS

### Elektrisk tilkobling - koble

 
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Tilkobling

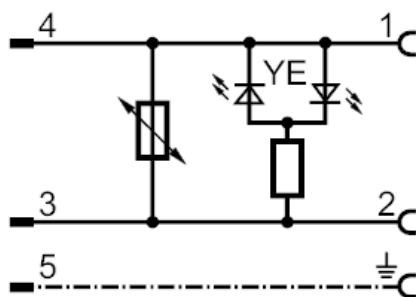

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe B DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

